

Organizadores de Cables Horizontales de Alta Capacidad NetManager™

especificaciones

Los organizadores de cables horizontales de alta capacidad deben ser capaces de administrar cables de alto rendimiento en la parte frontal y trasera de cualquier rack EIA de 19". Los organizadores de cable horizontales de alta capacidad deben ser de plástico moldeado con dedos de radio de curvatura que protegen el cable. Los dedos están inclinados hacia el rack para permitir un fácil acceso a los cables de parcheo y terminaciones. Los orificios de paso deben incorporar control de radio de curvatura. Las cubiertas con bisagras dobles deben permitir el acceso a la canalización de los cables.



información técnica

Número de Parte	RU	Altura mm (pulg.)	Ancho mm (pulg.)	Profundidad mm (pulg.)
NM1	1	44 (1.7)	482 (19)	332 (13.1)
NM2	2	88 (3.5)	482 (19)	332 (13.1)
NM3	3	133 (5.2)	482 (19)	332 (13.1)
NM4	4	177 (7.0)	482 (19)	332 (13.1)
NMF1	1	44 (1.7)	482 (19)	157 (6.2)
NMF2	2	88 (3.5)	482 (19)	157 (6.2)
NMF3	3	133 (5.2)	482 (19)	157 (6.2)
NMF4	4	177 (7.0)	482 (19)	157 (6.2)

Rangos de Temperatura: Temperatura de almacenamiento máxima 65°C (149°F);
Temperatura de operación máxima 60°C (140°F)

características clave y beneficios

Dedos insertados	Los dedos se inclinan hacia adentro para ofrecer un mayor acceso al cableado de la red para facilitar movimientos, adiciones y cambios
Apertura profunda de canal	Proporciona una mayor capacidad de cable en menos espacio de rack
Espaciado de dedos delanteros	Las amplias aberturas para los dedos delanteros se adaptan fácilmente a los cables de cobre de Categoría 6A y Categoría 6, lo que acelera la instalación y reduce los costos de mantenimiento
Espaciado de dedos traseros	El espacio entre los dedos de la administración de cables traseros utiliza anillos en D abiertos para una mayor accesibilidad
Cubierta de doble bisagra	Se abre 110 grados hacia arriba o hacia abajo para brindar acceso completo al enrutamiento horizontal sin tener que quitar la cubierta
Apariencia al Ras con el Organizador de Cables Vertical de Alta Capacidad NetRunner™	Usados juntos para mejorar la estética del centro de datos y la sala de telecomunicaciones

Organizadores de Cable Horizontales de Alta Capacidad NetManager™

Frontal y Trasero

Organizador de 1 RU, frontal y trasero:	NM1*
Organizador de 2 RU, frontal y trasero:	NM2*
Organizador de 3 RU, frontal y trasero:	NM3*
Organizador de 4 RU, frontal y trasero:	NM4*

Solo Frontal

Organizador de 1 RU solo frontal:	NMF1*
Organizador de 2 RU solo frontal:	NMF2*
Organizador de 3 RU solo frontal:	NMF3*
Organizador de 4 RU solo frontal:	NMF4*

Paneles Ciegos para Paso de Parte Frontal a Posterior

1 RU:	NM1B
2 RU:	NM2B
3 RU:	NM3B
4 RU:	NM4B

Organizadores Verticales NetRunner™

Organizador vertical frontal y trasero:	WMPVHC45E
Organizador vertical solo frontal:	WMPVHCF45E

Racks de Panduit

Rack estándar EIA de 2 postes de 45 RU 19" de ancho con rieles roscados #12-24:	R2P*
Rack de 4 postes de 45 RU y 762 mm de profundidad con rieles roscados #12-24:	R4P^*
Rack de 4 postes de 45 RU y 584 mm de profundidad con rieles roscados #12-24:	R4P23^
Rack de 4 postes de 45 RU y 914 mm de profundidad con rieles roscados #12-24:	R4P36^*
Rack de 4 postes de 45 RU y 1067 mm de profundidad con rieles roscados #12-24:	R4P42^

Soportes de Extensión de Panel

1 RU:	PEB1
2 RU:	PEB2


*El número de parte se muestra en negro. Agregue el sufijo WH para blanco.
^ Para racks con rieles de tuercas en jaulas, agregue "CN" al final del número de parte.

Organizadores de Cables Horizontales de Alta Capacidad NetManager™

aplicaciones

Los organizadores de cables horizontales de alta capacidad NetManager™ de Panduit®, brindan una manera eficiente de administrar cables de cobre, fibra óptica o coaxiales de alto rendimiento en cualquier rack de 19". Los dedos insertados fijos en la parte frontal y posterior permiten un acceso más fácil a los puertos para movimientos, adiciones y cambios. Los dedos con radio de curvatura fijo organizan y protegen los cables de parcheo a medida que salen de los paneles de parcheo y mientras que pasan al enrutamiento vertical.

Todas estas características se combinan para proporcionar al usuario una solución de organización de cables horizontal que simplifica el enrutamiento de cables con una apariencia de acabado profesional. Cuando se utiliza con los paneles de parcheo, los cables de parcheo, los organizadores de cables verticales y los racks Mini-Com® de Panduit®, el usuario recibe un sistema total que satisface los requisitos funcionales y estéticos de los centros de datos y las salas de telecomunicaciones.

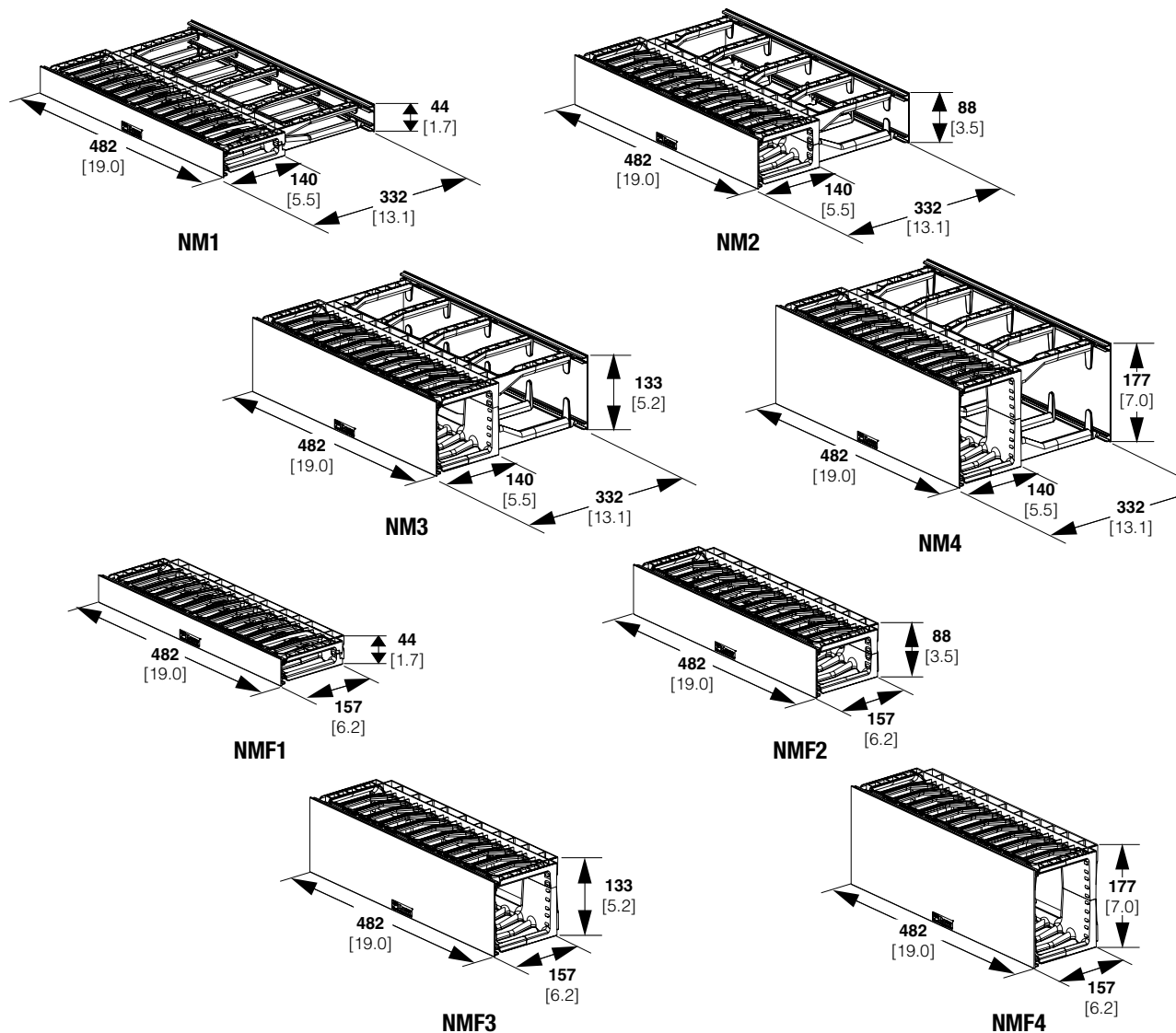

Las dimensiones están en milímetros. (Las dimensiones entre paréntesis están en pulgadas).

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información
Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

PANDUIT™

©2021 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
FBSP173--WW-SPA.
Reemplaza FBSP19--WW-SPA
11/2021